


MEU 系列

MEU-650A24T

紧凑型 4" x 6" 650 W 电源供应器

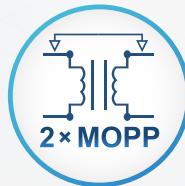

紧凑型 4" x 6" 650 W 医疗应用电源供应器

台达最新上架 MEU 医用电源供应器 650 W 系列机种 MEU-650A24T，标准 4" x 6" 尺寸可支持强制通风下输出 650 W 或自然对流冷却下输出 450 W 的高能力。新机种配备 12 V / 0.6 A 风扇输出及 5 V / 2 A 辅助电源输出，高效率可达 95.5%，高功率密度可达 17.2 W/inch³，宽范围运行温度 -20°C ~ 70°C (全功率运行温度 +50°C)，适合各种应用，包括超声、麻醉及 IT 设备等。

MEU-650A24T 通过 IEC/EN/CSA 60601-1 (医疗)、IEC 60950-1，以及 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 (ITE) 等主要认证，包括 IEC/EN 60335-1 与 IEC 61558-1 (家用电器) 等。新品同时通过 EMC 认证，达到 EN 55011 工业科技及医疗 (ISM) 无线电频率设备标准、EN 55032 信息技术设备 (ITE) 无线电频率设备标准，并完全符合 RoHS 环境保护标准。

亮点及特色

- 自然对流/强制通风冷却
- 4" x 6" x 1.575" 尺寸可输出高达 650 W
- 功率密度高达 17.2 W/inch³
- 全功率运行温度可高达 50°C
- 高效率, 可达 95.5%
- 平均故障时间 (MTBF) 高达 50 万小时
- 2 x MOPP
- 适用于 BF 型医疗系统设备
- 5V / 2 A 辅助电源输出
- 12 V / 0.6 A 风扇输出
- 并联均流功能
- 涂布三防漆 (选购)
- 传导与辐射 EMI Class B 标准
- 抗扰度 IEC 60601-1-2 Ed.4 标准
- 遥控开关 On/Off 正反逻辑可选, power good 信号
- 输出电压可调整

应用



更多信息

- MEU-650A24T 产品信息:
<https://www.deltapsu.cn/cn/products/open-frame-power-supply/MEU-650A24T>
- 敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言, 我们的销售代表将与您联系。