


LEDドライバ LNA Arena Sport シリーズ

屋外照明用 デュアル DALI-2 / D4i および RDM / DMX 制御対応

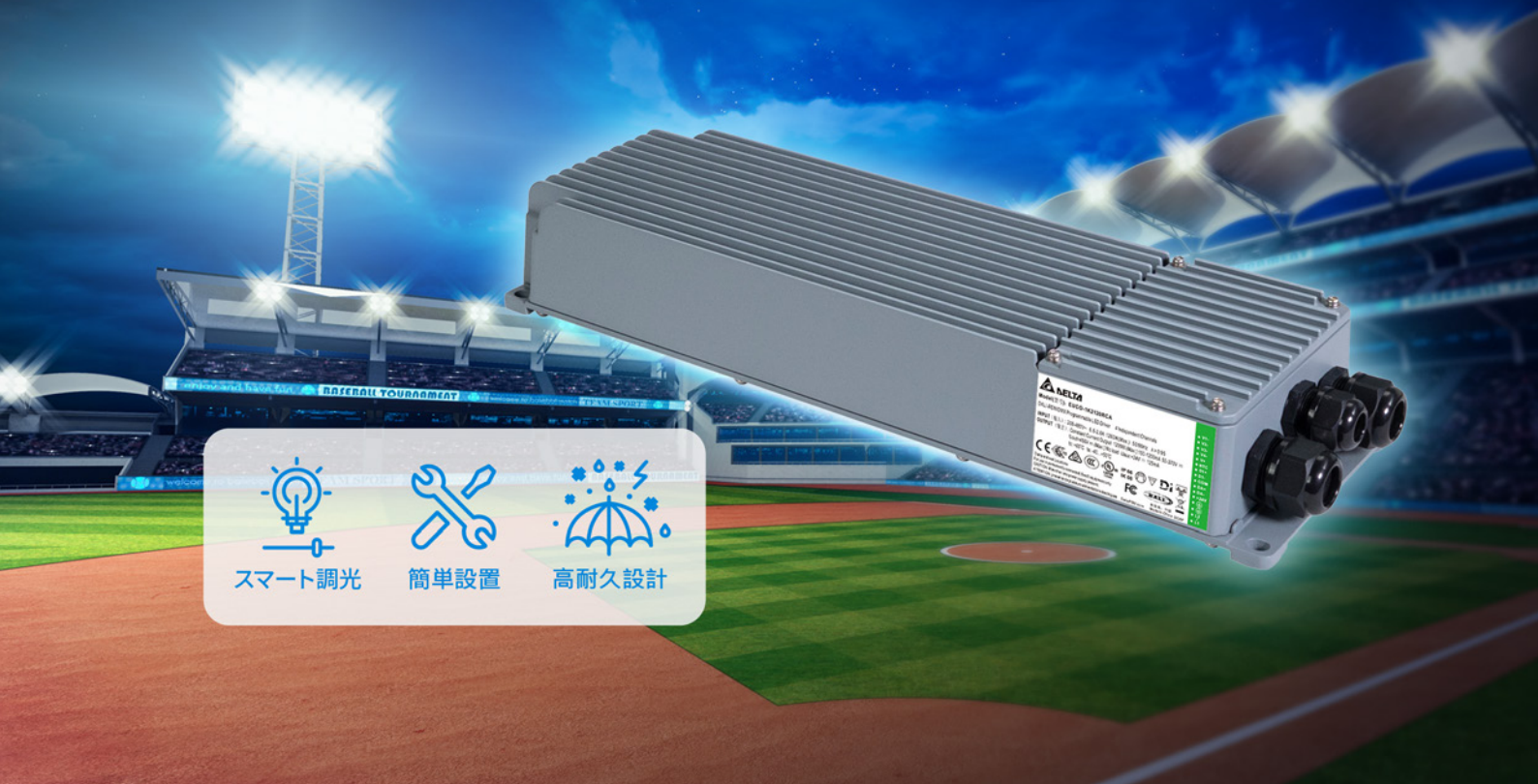

スマート調光



簡単設置



高耐久設計

LEDドライバ

デルタの新製品「LNA Arena Sportシリーズ」 LEDドライバー、世界のスタジアムを照らす

デルタは、全世界の屋外スタジアムおよび高天井（ハイマスト）照明向けに、高度なLEDドライバー・ソリューションであるLNA Arena Sportシリーズを発売します。本シリーズは、欧州市場で大きな成功を収めた「EUCO Arena Sportシリーズ」の拡張版です。LNA Arena Sportシリーズは、1,200W、1,650W、1,800Wの出力をラインナップし、DALI-2 & D4i および RDM/DMX プロトコルの両方に準拠。スマートライティング・ソリューションに最適です。


本シリーズは、プログラマブルな出力電流と調光機能（0.1%～100%）により、比類のない柔軟性を提供します。また、定格光束維持（CLO）およびスマートタイマー調光（STD）機能が、さまざまな状況下で照明を調整し、一定の明るさを維持しながら省エネ性能を向上させます。さらに、フリッカーフリー設計と

最大33fpsのストロボ効果に対応しており、HDTV放送においてテレビ視聴者に没入感のある体験を提供します。加えて、残光のない（アフターグローフリー）特性と高精度な電力計測機能を内蔵しており、洗練された照明管理とモニタリングを可能にします。

本シリーズは 187-528 VAC という広い入力電圧範囲を備えており、汎用性が高く、堅牢なサージ保護機能によって過酷な屋外照明環境下でも信頼性の高い動作を保証します。また、EN 61347、UL8750、GB19510（CCC）、BIS 15885などの国際的な安全認証に適合しており、多くの国々での運用が可能です。

製品情報

LEDドライバ > LNA ARENA SPORTシリーズ 1,200 W

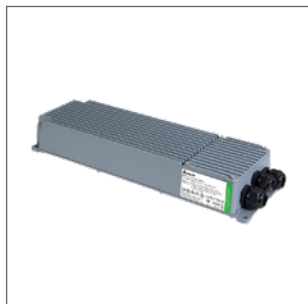

LNA-1K2B20ABFGB 187-528 V_{AC} / 150-550 V_{DC} / 1,200 W
<https://psu.deltaww.com/jp/products/led-driver/LNA-1K2B20ABFGB>

1,650 W



LNA-1K6C20ABFGB 187-528 V_{AC} / 150-550 V_{DC} / 1,650 W
<https://psu.deltaww.com/jp/products/led-driver/LNA-1K6C20ABFGB>

1,800 W



LNA-1K8C20ABFGB 187-528 V_{AC} / 150-550 V_{DC} / 1,800 W
<https://psu.deltaww.com/jp/products/led-driver/LNA-1K8C20ABFGB>

- 製品の在庫状況につきましては、営業担当までお問い合わせください。または、[お問い合わせフォーム](#)よりメッセージをお送りいただければ、担当営業より折り返しご連絡申し上げます。

主な特長

- 構成可能なチャンネルアドレスモード（1DT6 / 1DMX または 2/3DT6 / 2/3DMX）
- 187-528 VAC の広い入力電圧範囲
- 150-550 VDC の出力電圧範囲
- 最大 97.5% の高効率
- 700-2,000 mA のプログラマブル出力電流範囲
- DALI-2 & D4i および RDM/DMX 通信プロトコルを内蔵
- 0.1-100% の幅広い調光範囲
- 低電流リップル（標準1%）：HDTV放送に対応
- 最大 33 fps のストロボ効果
- アフターグローフリー（残光なし）特性
- 高精度な電力計測機能を内蔵
- 入力サージ保護：DM 10kV / CM 10kV


アプリケーション



屋外スポーツスタジアム照明



屋内スポーツアリーナ照明

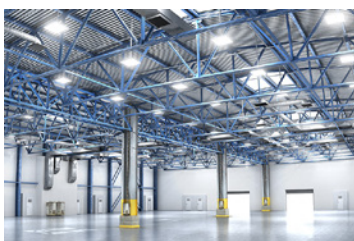

産業用照明



ハイマスト照明